


Testbild verschiedene Frequenzen 5-120 lp/mm

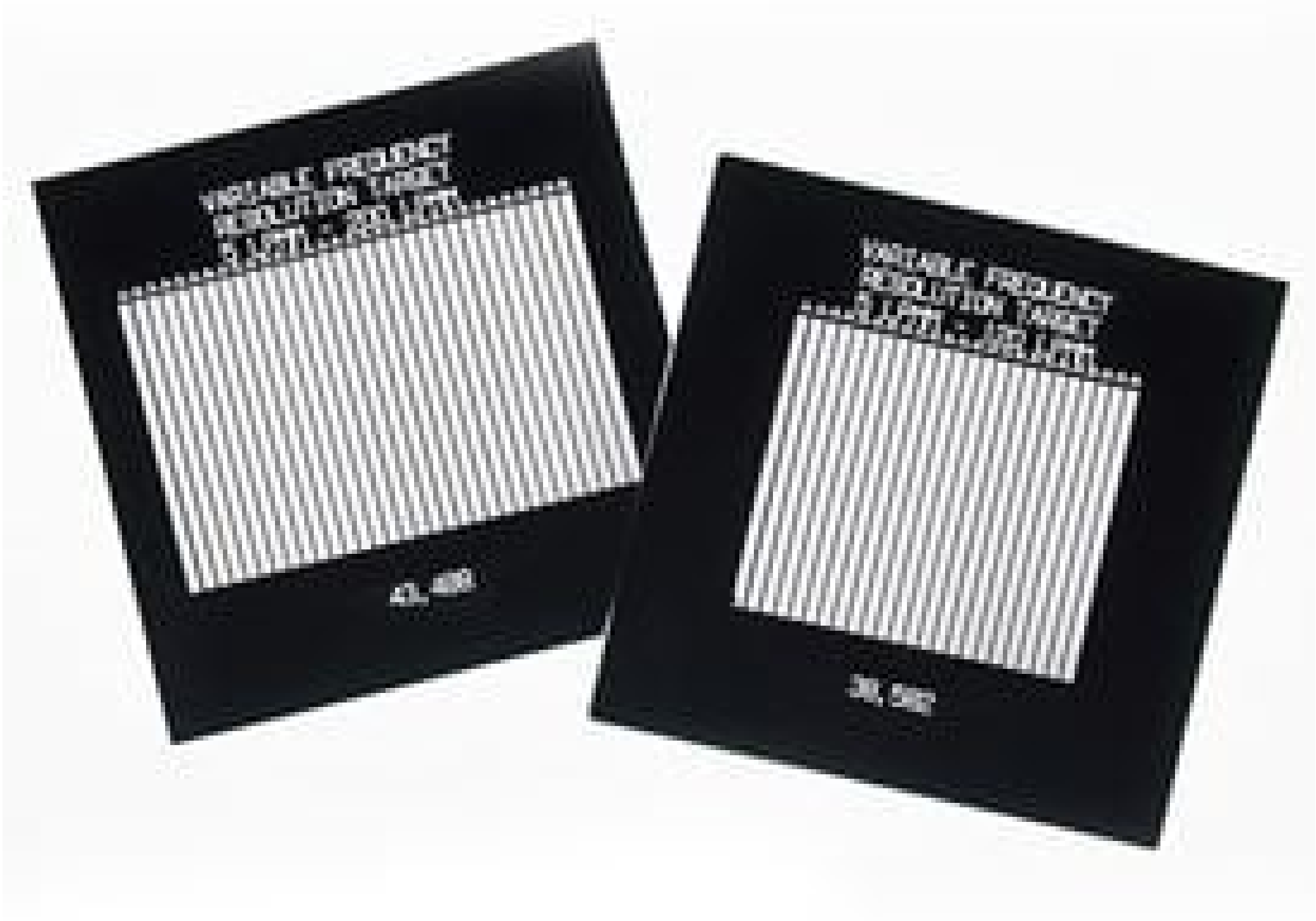

Produkt **#38-582** **AUSVERKAUF** **5 In Stock**

-

1

+

€740^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€740,00 stückpreis
Stk. 5+	€703,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
25.4 x29.85	Mustergroße (mm):
2 x2	Größe (Zoll):
1.50	Dicke (mm):
Beveled	Kanten:

0.00254	Ebenheit (mm):
Optische Eigenschaften	
	Beschichtung:
Vacuum deposited durable chromium	
	Substrat:
Float Glass	
≥3.0	Optische Dichte OD:
40-10	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 240:
Konform	

Produktdetails

- 5 lp/mm bis 120 lp/mm oder 5 lp/mm bis 200 lp/mm
 - 1mm Schrittgröße
 - 5 lp/mm Schritte
 - Zur Kalibrierung von Bildaufnahmesystemen
 - Auflösungsbestimmung
- Testbilder mit verschiedenen Frequenzen sind ideal zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung oder Parfokalität.